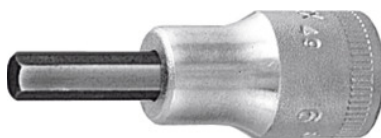


**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643200 19
GTIN	4018754006328
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 31 mm

długość: 60 mm

**Opis techniczny**

długość	60 mm
sześciokąt	19 mm
Ø po stronie napędu	31 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

---

## Aksesoria

Komplet wkładek 6-kątnych, czworokąt. 1/2 cala 10-elem.  
Liczba zestawów 10

639404 10