


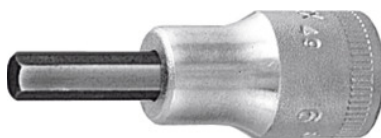

Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	643200 6
GTIN	4018754006250
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,7 mm

długość: 60 mm

Opis techniczny

sześciokąt	6 mm
długość	60 mm
Ø po stronie napędu	22,7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Aksesoria

Komplet wkładek 6-kątnych, czworokąt. 1/2 cala 10-elem.
Liczba zestawów 10

639404 10

Zestaw kluczy nasadowych z kluczem oczkowym/płaskim
czworokąt, 1/2 cala 47-częściowy

638561

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 31-elem.
Typ 6

638016 6

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 39-elem.

639261

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 50-elem.

638610

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 31-elem.
Typ 12

638016 12

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala
63-elem.

630021

Zestaw wkładek 6-kątnych, czworokąt. 1/2 cala 12-elem.
Typ 6

637706 6