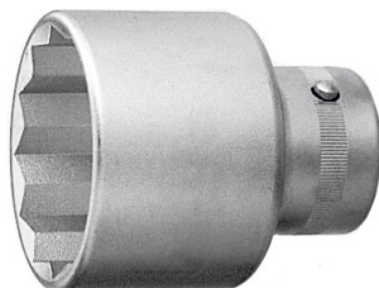


HOLEX®**Nasadka 12-kątna, 1 cal, rozwartość klucza: 36 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	647050 36
GTIN	4045197561114
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal
Ø po stronie napędu: 52 mm
długość: 65 mm

Opis techniczny

długość	65 mm
Ø po stronie napędu	52 mm
rozwartość klucza	36 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

