


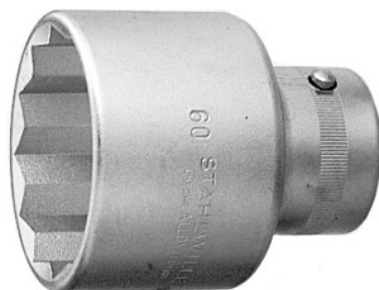

Nasadka 12-kątna, 1 cal, rozwartość klucza: 30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	647000 30
GTIN	2050001019325
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal

Ø po stronie napędu: 42,5 mm

długość: 65 mm

Opis techniczny

długość	65 mm
rozwartość klucza	30 mm
Ø po stronie napędu	42,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

