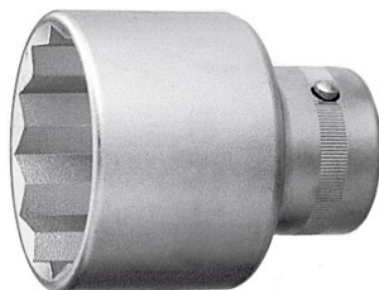


**HOLEX®****Nasadka 12-kątna, 1 cal, rozwartość klucza: 41 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	647050 41
GTIN	4045197561121
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120z otworem i przyciskiem zwalniającym.

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.  
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal  
Ø po stronie napędu: 57 mm  
długość: 70 mm

**Opis techniczny**

długość	70 mm
Ø po stronie napędu	57 mm
rozwartość klucza	41 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

