


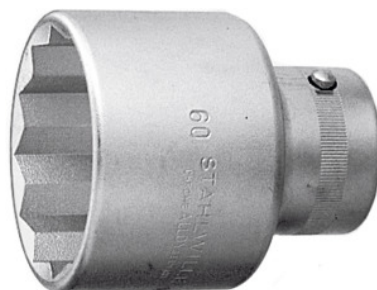

Nasadka 12-kątna, 1 cal, rozwartość klucza: 34 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	647000 34
GTIN	4018754009893
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal

Ø po stronie napędu: 47 mm

długość: 67 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	47 mm
długość	67 mm
rozwartość klucza	34 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

