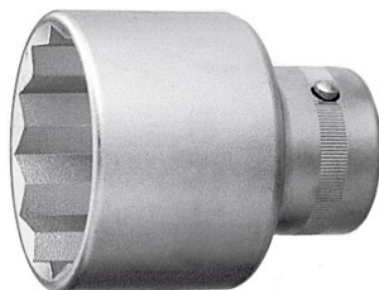


HOLEX®**Nasadka 12-kątna, 1 cal, rozwartość klucza: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	647050 50
GTIN	4045197561145
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal
Ø po stronie napędu: 70 mm
długość: 75 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	70 mm
rozwartość klucza	50 mm
długość	75 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

