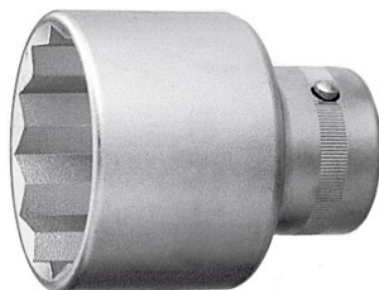


HOLEX®**Nasadka 12-kątna, 1 cal, rozwartość klucza: 55 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	647050 55
GTIN	4045197561152
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal
Ø po stronie napędu: 76 mm
długość: 80 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	76 mm
rozwartość klucza	55 mm
długość	80 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 12-kątny

