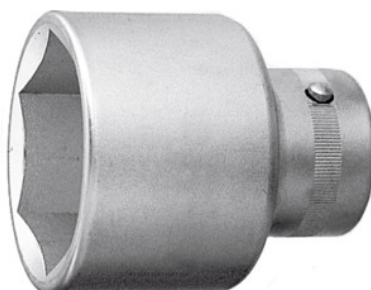


HOLEX®**Nasadka 6-kątna, 1 cal, rozwartość klucza: 80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	647150 80
GTIN	4045197561206
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Norma:**DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal

Ø po stronie napędu: 105 mm

długość: 103 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	105 mm
rozwartość klucza	80 mm
długość	103 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

