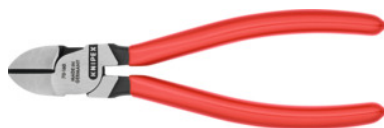


**Szczypce tnące boczne, polerowane, długość całkowita: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	724900 160
GTIN	4003773213420
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 2,8 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2 mm

Opis techniczny

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	2,8 mm
długość całkowita	160 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2 mm
norma	DIN ISO 5749
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	czernione, główka polerowana

mocne szczypce tnące boczne

nie

z dołączaną sprężyną rozwierającą

nie