


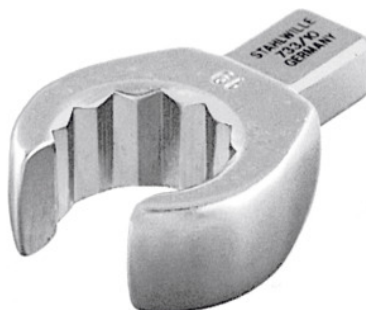

Końcówki wymienne, klucz oczkowy otwarty, rozwartość klucza: 1-19 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 657910 1-19 |
| GTIN | 4018754034420 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis

Wykonanie:

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Obciążalność końcówek wymiennych jest zależna od rozwartości klucza i może być mniejsza niż obciążalność klucza dynamometrycznego.

Rozm. 1-22 i 1-24 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczy dynamometrycznym**

(zmieniona wartość nastawcza). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 34 mm

wysokość h: 15 mm

wymiar: 17,5 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------|---------------------------|
| chwyt trzpieniowy | 9×12 mm |
| szerokość b | 34 mm |
| wysokość h | 15 mm |
| rozwartość klucza | 19 mm |
| wymiar | 17,5 mm |
| Seria | 733/10 |
| narzędzie wymienne | Końcówki wymienne |
| materiał | Chromowa stal stopowa |
| powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) |
| funkcja grzechotki | nie |