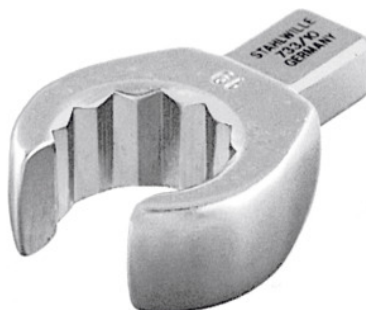


**Końcówki wymienne, klucz oczkowy otwarty, rozwartość klucza: 1-22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657910 1-22
GTIN	4018754034437
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Obciążalność końcówek wymiennych jest zależna od rozwartości klucza i może być mniejsza niż obciążalność klucza dynamometrycznego.

Rozm. 1-22 i 1-24 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczy dynamometrycznym**

(zmieniona wartość nastawcza). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 39,5 mm

wysokość h: 15 mm

wymiar: 20 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

wysokość h	15 mm
szerokość b	39,5 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
rozwartość klucza	22 mm
wymiar	20 mm
Seria	733/10
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
funkcja grzechotki	nie