


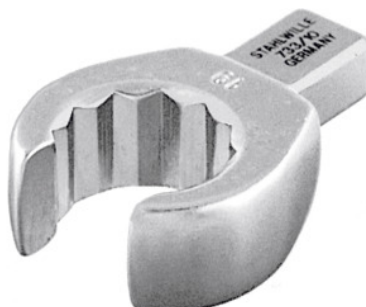

## Końcówki wymienne, klucz oczkowy otwarty, rozwartość klucza: 1-10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	657910 1-10
GTIN	4018754034352
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

#### Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

#### wskazówka:

Obciążalność końcówek wymiennych jest zależna od rozwartości klucza i może być mniejsza niż obciążalność klucza dynamometrycznego.

Rozm. 1-22 i 1-24 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczy dynamometrycznym**

(zmieniona wartość nastawcza). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 21,5 mm

wysokość h: 11 mm

wymiar: 17,5 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza	10 mm
wysokość h	11 mm
szerokość b	21,5 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
wymiar	17,5 mm
Seria	733/10
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
funkcja grzechotki	nie