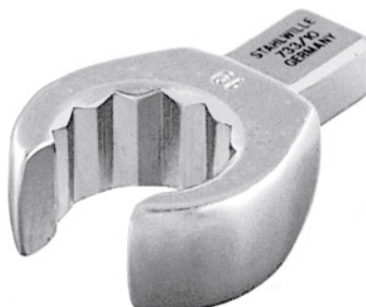


**Końcówki wymienne, klucz oczkowy otwarty, rozwartość klucza: 1-12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657910 1-12
GTIN	4018754034376
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

**Pasuje do :**

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

**wskazówka:**

Obciążalność końcówek wymiennych jest zależna od rozwartości klucza i może być mniejsza niż obciążalność klucza dynamometrycznego.

Rozm. 1-22 i 1-24 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczy dynamometrycznym**

(zmieniona wartość nastawcza). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 24,5 mm

wysokość h: 12 mm

wymiar: 17,5 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

**Opis techniczny**

chwyt trzpieniowy	9×12 mm
szerokość b	24,5 mm
rozwartość klucza	12 mm
wysokość h	12 mm
wymiar	17,5 mm
Seria	733/10
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
funkcja grzechotki	nie