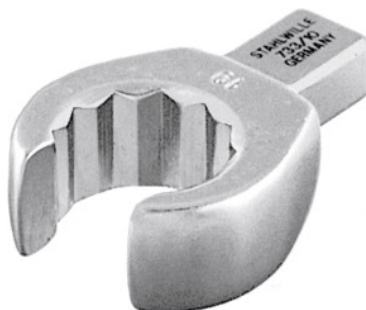


**Końcówki wymienne, klucz oczkowy otwarty, rozwartość klucza: 1-17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	657910 1-17
GTIN	4018754034406
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Końcówki kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

wskazówka:

Obciążalność końcówek wymiennych jest zależna od rozwartości klucza i może być mniejsza niż obciążalność klucza dynamometrycznego.

Rozm. 1-22 i 1-24 **wymagają** korekty wymiaru **na kluczy dynamometrycznym**

(zmieniona wartość nastawcza). Dotyczy to stosowania wyłącznie w połączeniu z kluczem dynamometrycznym Stahlwille.

narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

szerokość b: 31,5 mm

wysokość h: 13 mm

wymiar: 17,5 mm

chwyt trzpieniowy: 9×12 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	17 mm
wysokość h	13 mm
szerokość b	31,5 mm
chwyt trzpieniowy	9×12 mm
wymiar	17,5 mm
Seria	733/10
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)
funkcja grzechotki	nie