




## Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, 3-ostrzowe , Ø zewnętrzna: 16,5 mm

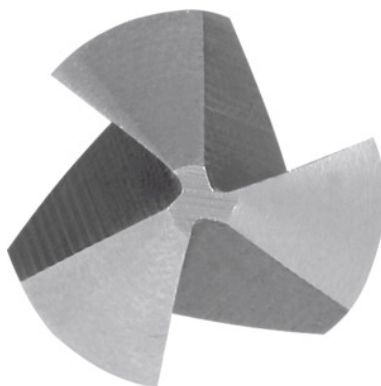

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	676310 16,5
GTIN	4013288119124
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

#### Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

#### Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

W maszynie za pośrednictwem adaptera (nr 675000 - 675030) albo w uchwycie wkrętakowym (nr 676400 - 676760).

Materiał ostrza

&nbsp; HSS

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90 stopni

norma: DIN 335 C

Liczba ostrzy Z: 3

długość całkowita: 40 mm

długość chwytu: 20 mm

do otworów od: 3,2 mm

do wkrętów z łbem stożkowym płaskim: M8

**Opis techniczny**

długość chwytu	20 mm
do wkrętów z łbem stożkowym płaskim	M8
do otworów od	3,2 mm
długość całkowita	40 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø zewnętrzna	16,5 mm
grot 6-kątny do bitów	C6,3
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
norma	DIN 335 C