




## Pogłębiacze stożkowe z chwytym typu bit, jednostrzowe, Ø zewnętrzna: 10,4 mm

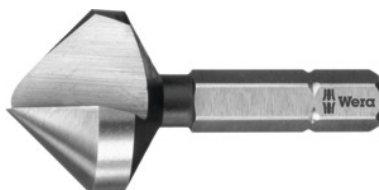

### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 676311 10,4   |
| GTIN             | 4013288118974 |
| Klasa artykułu   | 63H           |

### Opis

#### Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

Jednostrzowe narzędzie, ostrzone przy zast. CBN, usuwa zadziory i pogł. bez drgań.

#### Zalety:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy lub końcówek wkrętakowych typu bit.

#### Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

W maszynie za pośrednictwem adaptera (nr 675000 - 675030) albo w uchwycie wkrętakowym (nr 676400 - 676760).

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90 stopni

Liczba ostrzy Z: 1

długość całkowita: 34 mm

długość chwytu: 21 mm

do otworów od: 1,5 mm

do wkrętów z łbem stożkowym płaskim: M5

### Opis techniczny

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| do wkrętów z łbem stożkowym płaskim | M5    |
| długość chwytu                      | 21 mm |

|  |           |
|--|-----------|
| długość całkowita                        | 34 mm     |
| do otworów od                            | 1,5 mm    |
| Liczba ostrzy Z                          | 1         |
| Ø zewnętrzna                             | 10,4 mm   |
| grot 6-kątny do bitów                    | C6,3      |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                | HSS       |
| Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni |