


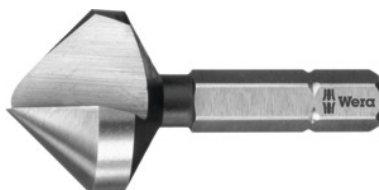

## Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, jednostrzowe, Ø zewnętrzna: 12,4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	676311 12,4
GTIN	4013288119063
Klasa artykułu	63H

### Opis

#### Wykonanie:

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

Jednostrzowe narzędzie, ostrzone przy zast. CBN, usuwa zadziory i pogł. bez drgań.

#### Zalety:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy lub końcówek wkrętakowych typu bit.

#### Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

W maszynie za pośrednictwem adaptera (nr 675000 - 675030) albo w uchwycie wkrętakowym (nr 676400 - 676760).

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90 stopni

Liczba ostrzy Z: 1

długość całkowita: 36 mm

długość chwytu: 21 mm

do otworów od: 1,5 mm

do wkrętów z łbem stożkowym płaskim: M6

### Opis techniczny

do wkrętów z łbem stożkowym płaskim	M6
długość całkowita	36 mm

długość chwytu	21 mm
do otworów od	1,5 mm
Liczba ostrzy Z	1
Ø zewnętrzna	12,4 mm
grot 6-kątny do bitów	C6,3
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni