


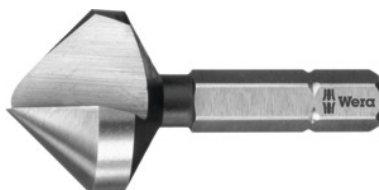

Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, jednostrzowe, Ø zewnętrzna: 16,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676311 16,5
GTIN	4013288118981
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Chwył sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C6,3.

Jednostrzowe narzędzie, ostrzone przy zast. CBN, usuwa zadziory i pogł. bez drgań.

Zalety:

Szybka i łatwa zamiana wiertel, pogłębiaczy lub końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

W maszynie za pośrednictwem adaptera (nr 675000 - 675030) albo w uchwycie wkrętakowym (nr 676400 - 676760).

Materiał ostrza

 : HSS

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90 stopni

Liczba ostrzy Z: 1

długość całkowita: 40 mm

długość chwytu: 22 mm

do otworów od: 1,5 mm

do wkrętów z łbem stożkowym płaskim: M8

Opis techniczny

długość całkowita	40 mm
do wkrętów z łbem stożkowym płaskim	M8

do otworów od	1,5 mm
długość chwytu	22 mm
Liczba ostrzy Z	1
Ø zewnętrzna	16,5 mm
grot 6-kątny do bitów	C6,3
Materiał ostrza 	HSS
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni