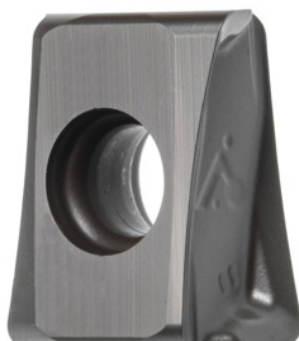


Garant**LOEU 090408 TR-M, HB7515, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215986 ST1400
GTIN	4045197938107
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4\text{ mm}$

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: LOEU090408 TR-M

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

posuw f_z : 0,1 mm

Opis techniczny

posuw f_z	0,1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	LOEU090408 TR-M
typ	ST1400
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7515
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 1100 N/mm ²	nadają się	150 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadają się	105 m/min	P
Stal < 50 HRC	nadają się warunkowo	50 m/min	H
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się warunkowo	275 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadają się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadają się warunkowo		
suchy	nadają się		
przyłączy	nadają się		