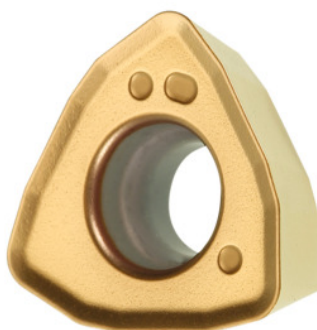


Garant**XDMT120516ZDER, HB4430, Typ: TI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212895 TI
GTIN	4045197943217
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecane wartości dla $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$.Promień programowany przy $a_{p,max}$: 3 mmposuw f_z na ząb: 0,8 mm

grubość płytki S: 5.56 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,8 mm
typ	Ti
promień naroża	1,6 mm
grubość płytki S	5.56 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDMT120516ZDER
Gatunek	HB4430
Materiał ostrza	HM

zalecana głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Promień programowany przy $a_{p \text{ max}}$	3 mm
liczba wymian/ostrzy	3
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się warunkowo	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się warunkowo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadają się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadają się		