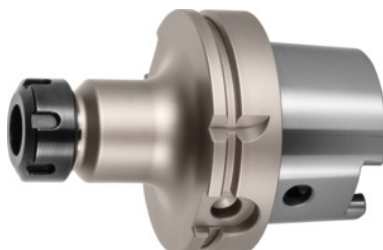


Garant**Oprawki do tulejek zaciskowych ER nikielowane, HSK-A 100 długie, do tulejek zaciskowych ER: 40 ER****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	305486 40
GTIN	4045197945808
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
- Obróbka powierzchni czynnych
- HSK.

Z otworem na Balluffchip.

Nikielowana w celu ochrony przed korozją.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych zgodnie z DIN 6499 - kształt A i B

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

zakres mocowania: 3 - 26 mm

wymiar A długości wysięgu: 120 mm

Ø zewn. D: 63 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	63 mm
-----------	-------

zakres mocowania	3 - 26 mm
do tulejek zaciskowych ER	40
wymiar A długości wysięgu	120 mm
adapter	HSK-A 100 długie
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Norma na uchwyt	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Aksesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309680 40
--	-----------