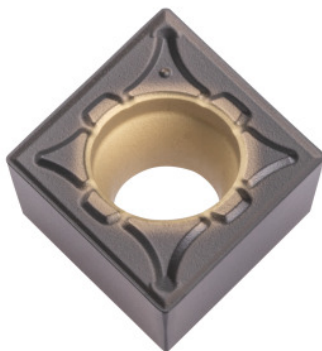


**Garant****CCMT 060204 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260143 HB7020
GTIN	4045197948847
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

posuw f	0,15 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7020
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
Łamacz wiórów	WSM
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204

liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia