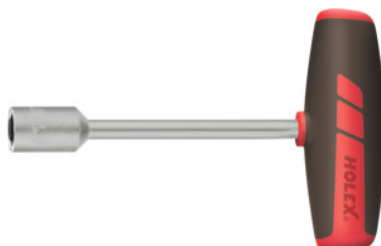


HOLEX**Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 125 mm, rozwartość klucza: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622711 6
GTIN	4045197950178
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Santoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

Opis techniczny

długość całkowita	157 mm
rozwartość klucza	6 mm
długość grotu	125 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe