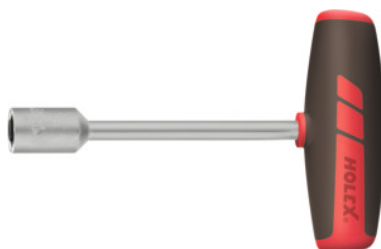


HOLEX®**Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 125 mm, rozwartość klucza: 11 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	622711 11
GTIN	4045197950222
Klasa artykułu	62C

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką Santoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, Powierzchnia chromowana.

odporny na uderzenia uchwyt z tworzywa. Grot ze specjalnej stali wanadowej, powierzchnia niklowana.

długość całkowita: 157 mm

długość grotu: 125 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	11 mm
długość całkowita	157 mm
długość grotu	125 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny