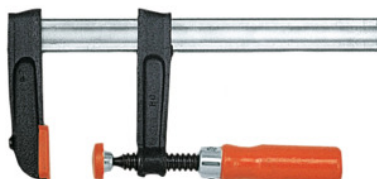


HOLEX®**Lekkie zwornice śrubowe, rozstaw: 200/60 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	860200 200/60
GTIN	4008158004167
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego gruba, pryzmowa prowadnica stalowa, rowkowana, cynkowana galwanicznie. Lekkobieżne, czernione wrzeciono stalowe z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową. Błyskawiczne zamknięcie, pewne mocowanie. Do wielk. 400 z osłoną z tworzywa sztucznego na powierzchni dociskowej, **od wielk. 500 bez osłony**.

Norma:**DIN 5117**

przekrój prowadnicy: 20×5 mm

wysięg: 60 mm

Opis techniczny

przekrój prowadnicy	20×5 mm
wysięg	60 mm