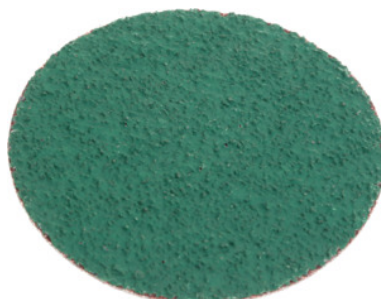


**HOLEX®****Ściernice (ZA), Ø 76,2 mm, Ziarnistość: 50**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	554019 50
GTIN	4045197966179
Klasa artykułu	52E

### Opis

**Wykonanie:**

Korund cyrkonowy (ZA) **znajlepszym stosunkiem kosztów do oferowanych możliwości** zapewnia ekonomiczność obróbki stali węglowych i metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: ZA

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min<sup>-1</sup>

### Opis techniczny

ziarnistość	50
Ø tarczy	76,2 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	25000 min <sup>-1</sup>