


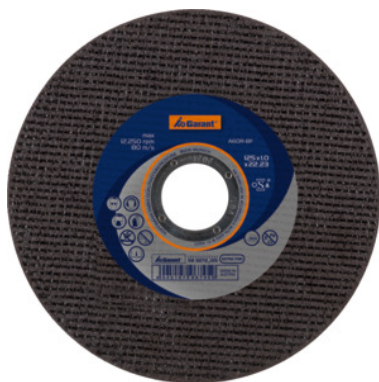

Ściernice do przecinania, wersja wysokowydajna BARDZO WĄSKIE, INOX, Ø tarczy: 230 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 563272 230 |
| GTIN | 4045197967473 |
| Klasa artykułu | 51M |

Opis

Wykonanie:

Typ specjalny do **INOX**.

Mała grubość tarczy umożliwia **szybkie** rozdzielanie **bez wielkiego wysiłku i z dużą oszczędnością czasu**. **Czyste powierzchnie skrawane, prawie bez zadziorów**.

Nowa, wysokowydajna wersja, **wykonana zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami** zapewnia istotne zalety dla produkcji i doskonałe wyczucie przy cięciu. **Zwiększona wydajność cięcia** dzięki surowym powierzchniom bocznym, niesamowita wytrzymałość, **poproszone zachowanie przy nacięciu**. A46 - BF.

Specyfikacja:

A46-BF*

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: proste

Ø otworu: 22,23 mm

opis kształtu: proste

grubość tarczy: 1,9 mm

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Ø otworu | 22,23 mm |
| grubość tarczy | 1,9 mm |
| opis kształtu | proste |
| specyfikacja | A46-BF |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni |
| zoptymalizowane dla materiału | INOX |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |