


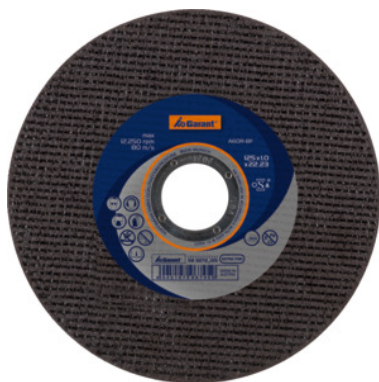

Ściernice do przecinania, wersja wysokowydajna BARDZO WĄSKIE, INOX, Ø tarczy: 178 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	563272 178
GTIN	4045197967466
Klasa artykułu	51M

Opis

Wykonanie:

Typ specjalny do **INOX**.

Mała grubość tarczy umożliwia **szybkie** rozdzielanie **bez wielkiego wysiłku i z dużą oszczędnością czasu**. **Czyste powierzchnie skrawane, prawie bez zadziorów**.

Nowa, wysokowydajna wersja, **wykonana zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami** zapewnia istotne zalety dla produkcji i doskonałe wyczucie przy cięciu. **Zwiększona wydajność cięcia** dzięki surowym powierzchniom bocznym, niesamowita wytrzymałość, **poproszone zachowanie przy nacięciu**. A46 - BF.

Specyfikacja:

A46-BF*

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: proste

Ø otworu: 22,23 mm

opis kształtu: proste

grubość tarczy: 1,6 mm

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

opis kształtu	proste
specyfikacja	A46-BF
Ø otworu	22,23 mm
grubość tarczy	1,6 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s