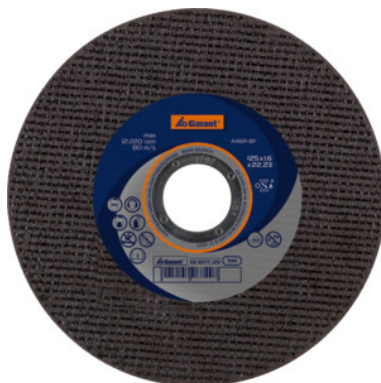


**Ściernice do przecinania, wersja wysokowydajna WĄSKIE, Ø tarczy: 115 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	563277 115
GTIN	4045197967480
Klasa artykułu	51M

**Opis****Wykonanie:**

Wykonanie wąskie do szybkiego, ekonomicznego przecinania, przy dużej trwałości.

**Specyfikacja:****A46R-BF.**

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: proste

Ø otworu: 22,23 mm

opis kształtu: proste

grubość tarczy: 1,6 mm

Ø otworu: 22,23 mm

**Opis techniczny**

opis kształtu	proste
---------------	--------

grubość tarczy	1,6 mm
Ø otworu	22,23 mm
specyfikacja	A46R-BF
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s