




## Ściernice do przecinania, wersja wysokowydajna BARDZO WĄSKIE, stal, Ø tarczy: 115 mm

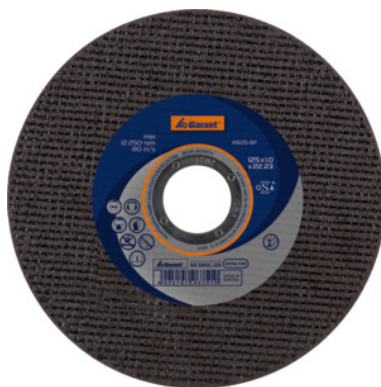

### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 563262 115    |
| GTIN             | 4045197967503 |
| Klasa artykułu   | 51M           |

### Opis

#### Wykonanie:

Mała grubość tarczy umożliwia **szybkie** rozdzielanie **bez wielkiego wysiłku i z dużą oszczędnością czasu. Czyste powierzchnie skrawane, prawie bez zadziorów.**

Typ specjalny do **stali**. Wersja wysokowydajna.

Nowa, wysokowydajna wersja, **wykonana zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami** zapewnia istotne zalety dla produkcji i doskonałe wyczucie przy cięciu. **Zwiększona wydajność cięcia** dzięki surowym powierzchniom bocznym, niesamowita wytrzymałość, **polepszone zachowanie przy nacięciu.**

#### Specyfikacja:

##### A60S-BF.

oznaczenie ziarnistości: A

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni

zoptymalizowane dla materiału: stal

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: proste

Ø otworu: 22,23 mm

opis kształtu: proste

grubość tarczy: 1 mm

Ø otworu: 22,23 mm

**Opis techniczny**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ø otworu                      | 22,23 mm                |
| Kształt                       | 41                      |
| opis kształtu                 | proste                  |
| maksymalna prędkość obrotowa  | 13300 min <sup>-1</sup> |
| grubość tarczy                | 1 mm                    |
| specyfikacja                  | A60S-BF                 |
| Ø tarczy                      | 115 mm                  |
| oznaczenie ziarnistości       | A                       |
| zalecany kąt przyłożenia      | 90 stopni               |
| zoptymalizowane dla materiału | stal                    |
| maks. prędkość obwodowa       | 80 m/s                  |