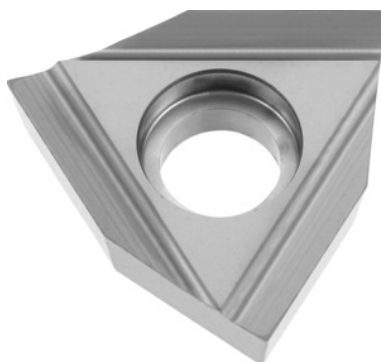


**WOHX 08T302 prawe, W00, Gatunek: P25M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268903 P25M
GTIN	4047109072633
Klasa artykułu	24T

Opis

WOHX 08T302 prawe P25M Gatunek: P25M

Łamacz wiórów: G06

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 300 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 120 - 180 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	G06
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	120 - 180 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 300 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	P25M
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie dodatkowe	M
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOHX 08T302 R
liczba wymian/ostrzy	3
Atrybut nazwy produktu	W00
kąt natarcia	6 stopni
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia