




Ściągacz dwuramienny, typ: 20

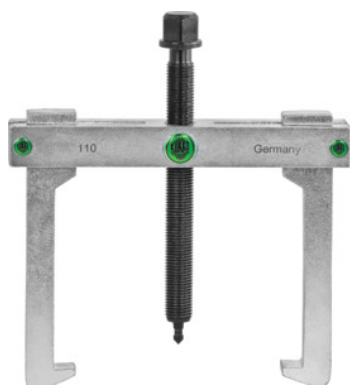

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 880930 20 |
| GTIN | 4021176923807 |
| Klasa artykułu | 83U |

Opis

Wykonanie:

Ramiona osadzone uniwersalnie (zewnętrzne i wewnętrzne łapy), mocna poprzeczka i śruba. Pożądana rozpiętość ramion osiągnana jest poprzez przesunięcie ramion wzdłuż poprzeczki.

Zastosowanie:

Ściągacz z szybką regulacją rozpiętości, do kół zębatach, łożysk, tarcz itp.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 200 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 90 - 215 mm

głębokość mocowania do: 175 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|-------------|
| rozstaw ściągacza wewnętrznego | 90 - 215 mm |
| rozstaw ściągacza zewnętrznego | 200 mm |
| głębokość mocowania do | 175 mm |

