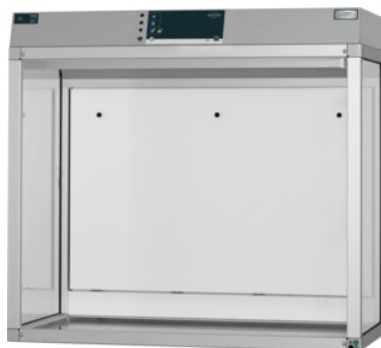


*asecos***Stanowisko do pracy z materiałami niebezpiecznymi Comfort Line, szerokość: 1500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	981132 1500
GTIN	2050001709783
Klasa artykułu	96G

Opis**Wykonanie:**

Solidna, **konstrukcja ramowa z rurek aluminiowych**. Elokstalowana powierzchnia o dużej odporności na środki chemiczne.

- **boki przeszklone (szkło akrylowe odporne na pęknięcie)**
- **wyciąg powietrza odlotowego i oświetlenie niepowodujące olśnienia, włączane za pomocą przycisków**
- **gotowe do podłączenia do sieci elektr., z przewodem zasilającym o dł. 5 m**
- **wysoka efektywność wykrywania substancji szkodliwych dzięki specjalnym, wewnętrznym kurtynom świeżego powietrza**
- **optymalne odprowadzanie powietrza odlotowego, przewody odporne na działanie środków chemicznych**
- **króćce (DN 160) do połączenia z miejscową instalacją powietrza odlotowego w górnej części.**

Zastosowanie:

Do wszystkich prac związanych z przelewaniem, myciem i klejeniem z zastosowaniem substancji niebezpiecznych.

Stanowiska do pracy z substancjami niebezpiecznymi zapewniają w najwyższym stopniu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. Zapewnione jest zachowanie wymaganych stężeń granicznych na stanowisku pracy, ponieważ powietrze nie jest zanieczyszczone parami,

gazami albo zawiesinami. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie mogą wytwarzać się wewnątrz wybuchowe mieszaniny gazów i powietrza.

Norma:

Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14 175 Teil 3 (Baumusterprüfverfahren für Abzüge, Abs. 5.4, Robustheit des Rückhaltevermögens).

w dostawie::

Powierzchnia robocza ze stali stopowej.

wskazówka:

Musi być podłączona instalacja powietrza odlotowego u użytkownika.

wysokość: 1400 mm

szerokość: 1500 mm

głębokość: 750 mm

wysokość użytkowa: 1100 mm

masa: 163 kg

Opis techniczny

głębokość	750 mm
wysokość użytkowa	1100 mm
szerokość	1500 mm
wysokość	1400 mm
masa	163 kg