


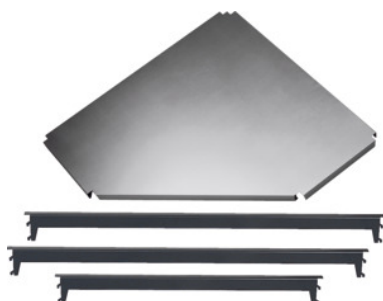

Półki narożne ocynkowane, z zestawem poprzeczek, pasują do przyłączy regałów o głębokości: 400 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990370 400
GTIN	4045197517746
Klasa artykułu	911

Opis

Wykonanie:

3 pręty poprzeczne do zawieszenia na ramie ze słupków/wsporniku narożnym. Ocynkowana półka narożna nakładana jest na pręty poprzeczne.

Zastosowanie:

Do łączników narożnych.

Powłoka lakiernicza:

Poprzeczki - **tylko** szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120 kg

Grubość półki: 38 mm

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

szerokość półki: 975 mm

głębokość półki: 975 mm

strona czołowa półki (wymiar A): 777 mm

głębokość półki (wymiar B): 900 mm

Opis techniczny

strona czołowa półki (wymiar A)	777 mm
Grubość	38 mm

pasują do przyłączy regałów o głębokości	400 mm
głębokość półki (wymiar B)	900 mm
szerokość półki	975 mm
głębokość półki	975 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
Grubość półki	38 mm
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd