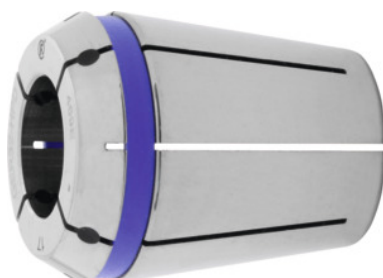


**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe HP z uszczel., ER 11, nomin. Ø mocowania d: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309369 6
GTIN	2050001765741
Klasa artykułu	33F

**Opis****Wykonanie:**

**Bicie systemowe** i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm),  
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

**Ochrona przeciw korozji:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

**Zalety:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**Pasuje do :**

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

**wskazówka:**

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 100 barów).

**Zbliżone do** ISO 15488-A.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

typ: 4012 E

Ø zewn. D: 11,2 mm

Długość całkowita L: 18 mm

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	6 mm
uchwyt	ER 11
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 µm
typ	4012 E
Ø zewn. D	11,2 mm
Długość całkowita L	18 mm