


**FAHRION®**  
PRÄZISION

## Tulejki zaciskowe HP z uszczelnieniem i z dyszami rozpylającymi, ER 32, nomin. Ø mocowania d: 6 mm

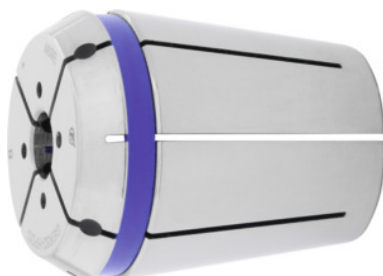

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	309378 6
GTIN	2050001767615
Klasa artykułu	33F

### Opis

#### Wykonanie:

**Bicie systemowe** i powtarzalność **3 µm** (3×D, maks. = 50 mm), przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.

**Ochrona przeciw korozji:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

#### Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

#### Pasuje do :

precyzyjnych opravek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

#### wskazówka:

- **optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P**
- **tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)**

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 100 barów) i **dyszami natryskowymi. Zbliżone do ISO 15488-A.**

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2 µm

typ: 469 E

Ø zewn. D: 32,7 mm

Długość całkowita L: 40 mm

### Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	6 mm
uchwyt	ER 32
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 2 µm
typ	469 E
Ø zewn. D	32,7 mm
Długość całkowita L	40 mm