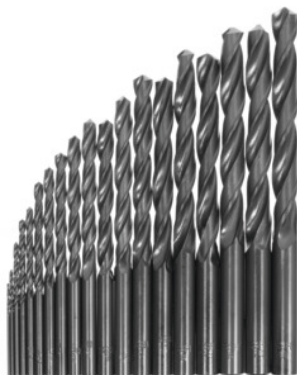


**Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, do uzupełniania, bez powłoki, Typ: 1-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115020 1-10
GTIN	4045197024114
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 10 mm

liczba wiertel: 19

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
liczba wiertel	19
zakres wiertel	1 - 10 mm
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba zębów Z	2

powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte