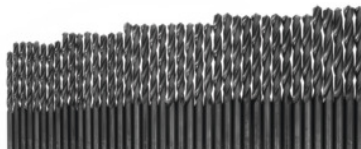


HOLEX**Zestawy wiertel krętych HSS nr 114000, do uzupełniania, bez powłoki, Typ: 6-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115020 6-10
GTIN	4045197024107
Klasa artykułu	12B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 6 - 10 mm

liczba wiertel: 41

stopniowanie średnic wiertel co: 0,1 mm

Opis techniczny

zakres wiertel	6 - 10 mm
stopniowanie średnic wiertel co	0,1 mm
liczba wiertel	41
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba zębów Z	2
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N

Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte