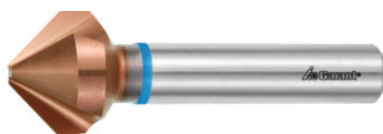


**Garant****Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, AlTiCN, Ø zewnętrzna: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150389 10
GTIN	4062406073268
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

**Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami**, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

Specjalna geometria z **nierówną podziałką** i dostosowanym przygotowaniem ostrzy.

Nowatorska powłoka AlTiCN, przystosowana specjalnie do **stali nierdzewnych**.

**Zastosowanie:**

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez korbów do wykonywania **dokładnych, okrągłych pogłębień 90°**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2,5 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047: M5

posuw f w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø zewnętrzna	10 mm
tolerancje chwytu	h9
długość całkowita L	50 mm

Ø wiercenia wstępnego	2,5 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2,5 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M5
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/obr,
powłoka	AlTiCN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Podziałka ostrzy pogłębiacza	nierówna
norma	DIN 335 C
chwyt	Kołek walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

## Akcesoria

Zestaw pogłębiaczy stożkowych nr 150389, w kasecie 90° Liczba pogłębiaczy 6	150391 6
Zestaw pogłębiaczy stożkowych nr 150389, w kasecie 90° Liczba pogłębiaczy 7	150391 7