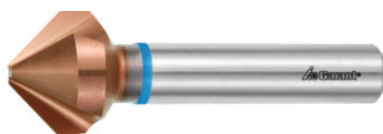


**Garant****Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90°, AlTiCN, Ø zewnętrzna: 8,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150389 8,3
GTIN	4062406073251
Klasa artykułu	11M

**Opis****Wykonanie:**

**Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami**, zaszlifowane promieniowo.

Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe, których tolerancje wykonawcze są lepsze niż wymogi normy DIN335-C.

Specjalna geometria z **nierówną podziałką** i dostosowanym przygotowaniem ostrzy.

Nowatorska powłoka AlTiCN, przystosowana specjalnie do **stali nierdzewnych**.

**Zastosowanie:**

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez korbów do wykonywania **dokładnych, okrągłych pogłębień 90°**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 2 mm

długość całkowita L: 50 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991: M4

posuw f w stali INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/obr,

**Opis techniczny**

długość całkowita L	50 mm
min. Ø pogłębiacza, do otworów od	2 mm
Liczba ostrzy Z	3

Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Ø wiercenia wstępnego	2 mm
Ø zewnętrzna	8,3 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/obr,
tolerancje chwytu	h9
do śrub z łbem stożkowym płaskim DIN 7991	M4
powłoka	AlTiCN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Podziałka ostrzy pogłębiacza	nierówna
norma	DIN 335 C
chwyt	Kołek walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy