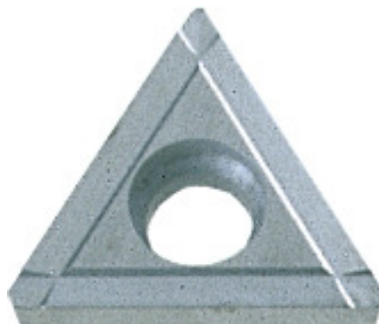


**Płytki skrawająca KOMET®, P25M, Nazwa: 14-660****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216700 14-660
GTIN	2050002046603
Klasa artykułu	24T

Opis**Wykonanie:**

Z rowkami wiórowymi na obwodzie.

Pasuje do :

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.

promień naroża: 0,4 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 090204 EN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 090204 EN
Nazwa	14-660
promień naroża	0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
liczba wymian/ostrzy	3

Gatunek	P25M
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania