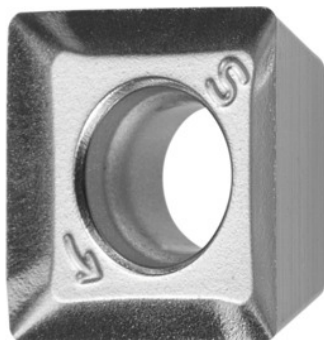


Garant**SOMT 083604 PDER, HU7810, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214914 ALU
GTIN	4045197706607
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,15 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,15 mm
typ	ALU
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOET 083604 PDER
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	700 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	700 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	650 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		