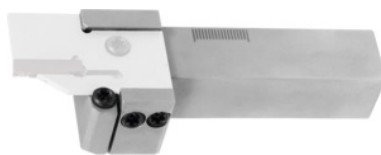


Garant
Uchwyty zaciskowe eco VARIO-LINE, lewe, Wysokość chwytu h: 16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273871 16
GTIN	4045197702258
Klasa artykułu	21W

Opis
Pasuje do :

oprawek płytek skrawających eco nr 27 3875.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

wskazówka:

Doprowadzanie chłodziwa jest możliwe tylko przy zastosowaniu uchwytów GARANT systemu eco nr 317900 – 319886.

 $L_{ges} = L_1 + L_3$ (uchwyty płytek eco).

chłodzenie wewnętrzne: tak

 Szerokość funkcjonalna L_4 : 21 mm

 L_1 : 78 mm

 L_2 : 24,5 mm

śruba: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Opis techniczny

Wysokość chwytu h	16 mm
L_2	24,5 mm
L_1	78 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	21 mm
śruba	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
rodzaj zastosowania	lewe

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9