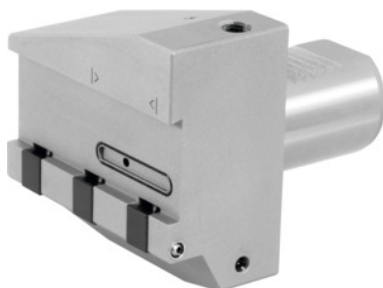


Garant**Suporte para sangrar Eco suspenso com IKZ, Ø da haste d1: 16****Dados do pedido**

Número do pedido	319133 16
GTIN	4045197717214
Classe de artigo	31V

Descrição**Versão:**

- Com bico de pulverização esférico ajustável especial para um arrefecimento ideal da aresta de corte, independentemente da profundidade de penetração.
- A temperatura na extremidade de corte principal e na extremidade de corte lateral é significativamente reduzida e permite um aumento significativo na velocidade de corte.
- Suporte de recorte rígido para lâminas de incisão.
- Aperto da lâmina através da placa de fixação.

Utilização:

Para inserção de lâminas de incisão de diferentes fabricantes.

Nota:

Bujão roscado para bico de pulverização esférico incluído. Quando se utilizam lâminas de incisão convencionais, a transferência lateral de refrigerante é fechada pela lâmina! As braçadeiras de fixação correspondentes n.º 279840 2 e os parafusos correspondentes n.º 279815 14. Ver lista de peças sobresselentes.

Descrição técnica

L ₂	42 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 16
L ₁	29 mm

Ficha de dados

indicado para altura de lâmina	19 mm
Ø da haste d_1	16 mm
Altura H_1	42 mm
Altura H_2	20 mm
Tipo de produto	Suporte de recorte VDI