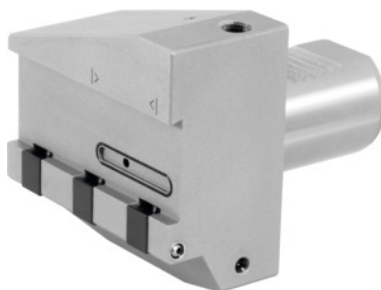


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	319133 50
GTIN	4045197717269
Classe de artigo	31V

## Descrição

### Modelo:

- Com bico de pulverização esférico ajustável especial para um arrefecimento ideal da aresta de corte, independentemente da profundidade de penetração.
- A temperatura na extremidade de corte principal e na extremidade de corte lateral é significativamente reduzida e permite um aumento significativo na velocidade de corte.
- Suporte de recorte rígido para lâminas de incisão.
- Aperto da lâmina através da placa de fixação.

### Utilização:

Para inserção de lâminas de incisão de diferentes fabricantes.

### Instrução:

Bujão roscado para bico de pulverização esférico incluído. Quando se utilizam lâminas de incisão convencionais, a transferência lateral de refrigerante é fechada pela lâmina! As braçadeiras de fixação correspondentes n.º 279840 2 e os parafusos correspondentes n.º 279815 14. Ver lista de peças sobresselentes.

## Descrição técnica

L <sub>2</sub>	100 mm
indicado para altura de lâmina	32 mm
Ø da haste d <sub>1</sub>	50 mm
L <sub>1</sub>	62 mm

Código de cor da haste VDI	VDI 50
Altura H <sub>1</sub>	75,5 mm
Altura H <sub>2</sub>	47 mm
Tipo de produto	Suporte de recorte VDI