


## Pastilha de corte reversível por perfuração SOGX 100408, para broca maciça de pastilhas reversíveis, HB6535, Tipo: UNI

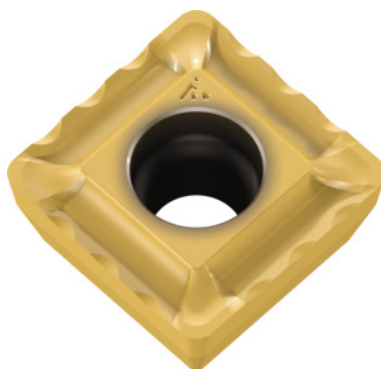

### Dados do pedido

Número do pedido	234072 UNI
GTIN	4062406084325
Classe de artigo	21E

### Descrição

**Indicado para:**

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234025.

**Recomendação:**

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

### Descrição técnica

Série	Power Drill
Tipo	UNI
Número de trocas/cortes	4
Revestimento	TiN
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 100408
Tipo	HB6535
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,08 - 0,16 mm/U

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para furar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		