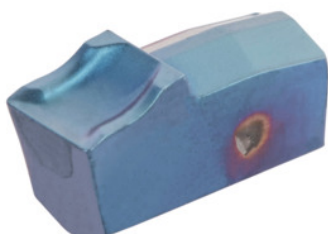


Garant**Pastilha de recorte neutro, HB9140, Largura de incisão w: 8,0****Dados do pedido**

Número do pedido	273294 8,0
GTIN	4062406085834
Classe de artigo	21H

Descrição**Versão:**

Com chanfro de proteção. Para maior desempenho de corte, aços de maior resistência e cortes interrompidos (aumentar avanço em 10%).

Utilização:

Para lâminas de incisão n.º 273551 – 273558.

Descrição técnica

Largura de incisão w	8 mm
Material de corte	HM
Revestimento	TiAlSiN ²
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,19 mm/U
Aplicação principal	M
Condição de corte	fortemente interrompido
Tipo	HB9140
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível
para ranhuragem**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		