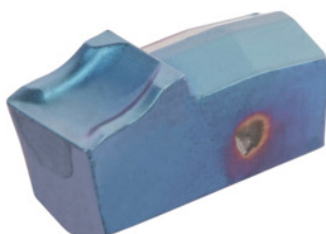


Garant**Pastilha de sangrar neutro, HB9140, Largura de incisão w: 6,0****Dados do pedido**

Número do pedido	273294 6,0
GTIN	4062406085827
Classe de artigo	21H

Descrição**Versão:**

Com chanfro de proteção. Para maior desempenho de corte, aços de maior resistência e cortes interrompidos (aumentar avanço em 10%).

Utilização:

Para lâminas de incisão n.º 273551 – 273558.

Descrição técnica

Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,17 mm/U
#Raio do canto	0,3 mm
Largura de incisão w	6 mm
Material de corte	HM
Revestimento	TiAlSiN ²
Aplicação principal	M
Condição de corte	fortemente interrompido
Tipo	HB9140
Número de trocas/cortes	1

Ficha de dados

Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		