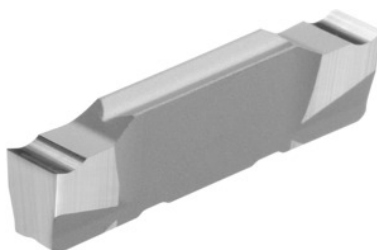


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273678 2,5
GTIN	4045197716668
Classe de artigo	21L

## Descrição técnica

Largura de incisão w	2,5 mm
Tolerância da largura de incisão w	$\pm 0,03$ mm
Avanço f	0,06 - 0,17 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Revestimento	sem revestimento
Aplicação principal	N
Aplicação secundária	Ti
Condição de corte	contínuo
Tipo	HU7310
Raio do canto R	0,05 mm
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	direita
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuração

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		